


Conjunto de mordentes de broca 3 peças, duro, para tipo de mandril: 315

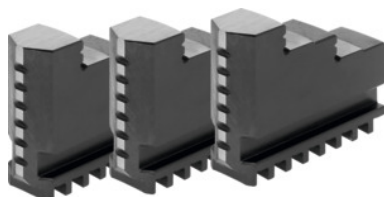

Dados do pedido

Número do pedido	315000 315
GTIN	4019208038797
Classe de artigo	33R

Descrição

Indicado para:

Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.

Instrução:

- Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
- As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

Descrição técnica

Largura B	34 mm
Comprimento L	130 mm
para tipo de mandril	315 mm
Altura H	79,5 mm
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto	Mordente de mandril com espiral plana

