


Conjunto de mordentes de bloco 3 peças, macio, para tipo de mandril: 315mm

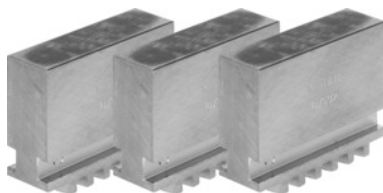

Dados do pedido

Número do pedido	314600 315
GTIN	4019208034423
Classe de artigo	33R

Descrição

Material:

16 MnCr5

Indicado para:**Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.****Instrução:**

- Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
- As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

Descrição técnica

para tipo de mandril	315 mm
Largura B	34 mm
Comprimento L	130 mm
Altura H	79,5 mm
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto	Mordente de mandril com espiral plana

