


## Conjunto de mordentes de broca 4 peças, duro, para tipo de mandril: 250

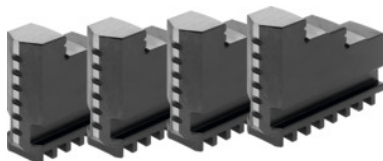

### Dados do pedido

Número do pedido	315100 250
GTIN	4019208038513
Classe de artigo	33R

### Descrição

#### Indicado para:

Mandril rotativo de quatro mordentes n.º 312505; 312705.

#### Instrução:

- Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
- As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

### Descrição técnica

Altura H	67,5 mm
para tipo de mandril	250 mm
Comprimento L	90 mm
Largura B	24 mm
adequado para o código de cor	Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto	Mordente de mandril com espiral plana