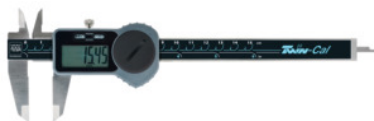


**Paquímetro digital TESA TWIN-CAL, Faixa de medição: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	412766 150
GTIN	7630041106176
Classe de artigo	45A

Descrição**Versão:**

Visor grande e de elevado contraste com dígitos com 11 mm de altura. Mais de 12.000 horas de tempo de funcionamento, ativação de standby após 10 minutos e desativação automática após 2 horas. Modo de medição ABS, ligação TLC integrada para transferência de dados. Sem roda de acionamento.

Utilização:

Medições externas, internas, de passos e de profundidade.

Material fornecido:

Incl. 1 pilha n.º 081560 CR2032.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498918, rádio n.º 498921 tam. BT.

Nota:

Também disponível como conjunto com rádio n.º 498921 tam. BT a pedido.

Descrição técnica

Leitura comutável	mm/polegada
Desativação automática	sim
Tempo de funcionamento	12000 h
Medidor de profundidade disponível	sim
Comprimento do bico	40 mm
Norma	ISO 13385

Ficha de dados

Calibração	A1
Tamanho dos dígitos do visor LCD	11 mm
medidor de profundidade	angular 3,7×1,3
Ativação standby	sim
Leitura	0,01 mm
Leitura	0,0005 polegada
Faixa de medição	0 - 150 mm
Proteção do valor de medição	ajuste único do ponto zero
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de pilha	Pilha botão
Alimentação de energia	A pilhas
Tamanho internacional	CR2032
Desvio de medição E MPE	±0,03 mm
Interface	Interface USB
Interface	TESA Link Connector TLC
Interface	interface Digimatic
Tecnologia de medição	digital
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/412766-150>