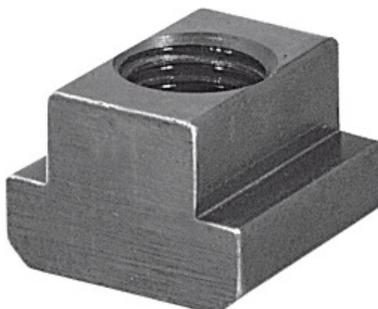


Porca deslizante em T, M12, para medida nominal das ranhuras em T: 14mm**Dados do pedido**

Número do pedido	370540 14
GTIN	4020772080044
Classe de artigo	35A

Descrição**Utilização:**

Para combinação com parafusos prisioneiros padrão.

Norma:

DIN 508

Material:

Aço temperado, força 10.

Instrução:

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

Descrição técnica

Medida nominal das ranhuras em T	14 mm
Comprimento	22 mm
Altura k	8 mm
Largura e	22 mm
Largura a	13,7 mm
Tipo	508

Norma	DIN 508
Tamanho da rosca	M12
com rosca	sim
Material	Aço para melhoramento
Classe de resistência	10
Tipo de produto	Porca deslizante