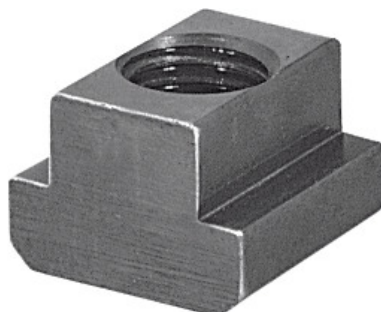


Porca deslizante em T, M10, para medida nominal das ranhuras em T: 12mm**Dados do pedido**

Número do pedido	370530 12
GTIN	4020772080037
Classe de artigo	35A

Descrição**Utilização:**

Para combinação com parafusos prisioneiros padrão.

Norma:

DIN 508

Material:

Aço temperado, força 10.

Instrução:

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

Descrição técnica

Altura k	7 mm
Largura e	18 mm
Comprimento	18 mm
Altura da pedra	14 mm
Medida nominal das ranhuras em T	12 mm
Largura a	11,7 mm

Tipo	508
Norma	DIN 508
Tamanho da rosca	M10
com rosca	sim
Material	Aço para melhoramento
Classe de resistência	10
Tipo de produto	Porca deslizante