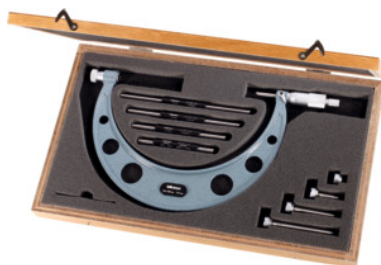


Mitutoyo**Micrómetro externo grande, Faixa de medição: 800-900mm****Dados do pedido**

Número do pedido	420810 800-900
GTIN	2050001060006
Classe de artigo	44A

Descrição**Modelo:**

Fuso e superfície de medição temperados e retificados; fixação com alavanca de aperto. Com roquete de toque. Tambor de medição com cromado antirreflexo com graduação de 50, traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto.

4 bigornas de medição facilmente intercambiáveis fornecem uma faixa de medição de 100 mm por tamanho.

Descrição técnica

Leitura	0,01 mm
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Curso de medição do fuso	25 mm
Peso	17 kg
Ø do tambor micrométrico	21 mm
Número de insertos de medição	4
Ø do fuso	8 mm
Número de medidas de ajuste	4
Faixa de medição	800 - 900 mm

Calibração	S3
Limite de erro	3 µm
Norma	Norma de fábrica
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo

Prestações de serviços

Calibração Micrómetros externos com extensões Faixa de medição 800-900	020450 800-900
--	----------------