


Porca deslizante em T Peça em bruto, Medida nominal das ranhuras em T: 10mm

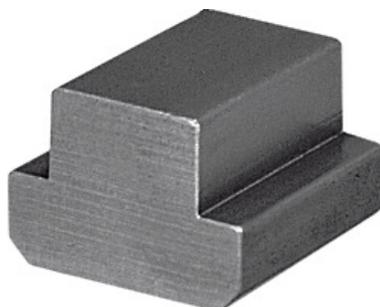

Dados do pedido

Número do pedido	375320 10
GTIN	4020772084523
Classe de artigo	35A

Descrição

Utilização:

Para a produção de porcas deslizantes com roscas anormais.

Norma:

DIN 508

Material:

Aço temperado, não endurecido (= peça em bruto, sem rosca).

Instrução:

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

Descrição técnica

Altura da pedra	12 mm
Medida nominal das ranhuras em T	10 mm
Largura a	9,7 mm
Largura e	15 mm
Altura k	6 mm

Tipo	508
Tipo de produto	Porca deslizante