


Porca deslizante em T Peça em bruto, Medida nominal das ranhuras em T: 12mm

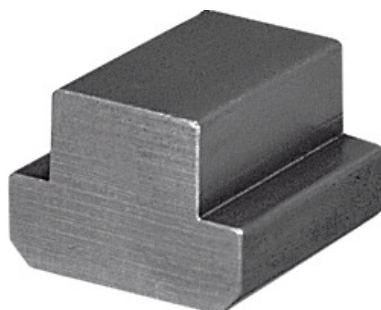

Dados do pedido

Número do pedido	375320 12
GTIN	4020772084530
Classe de artigo	35A

Descrição

Utilização:

Para a produção de porcas deslizantes com rosca anormais.

Norma:

DIN 508

Material:

Aço temperado, não endurecido (= peça em bruto, sem rosca).

Instrução:

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

Descrição técnica

Largura a	11,7 mm
Medida nominal das ranhuras em T	12 mm
Altura da pedra	14 mm
Largura e	18 mm
Altura k	7 mm

Tipo	508
Tipo de produto	Porca deslizante