


## Porca deslizante em T com rosca, Medida nominal das ranhuras em T: 6mm

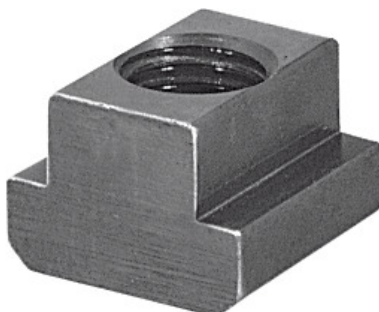

### Dados do pedido

Número do pedido	375315 6
GTIN	4020772080006
Classe de artigo	35A

### Descrição

**Utilização:**

Para combinação com parafusos prisioneiros padrão.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Aço temperado, força 10.

**Instrução:**

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

### Descrição técnica

Largura a	5,7 mm
Medida nominal das ranhuras em T	6 mm
Altura da pedra	8 mm
Rosca	M5
Largura e	10 mm
Altura k	4 mm

Tipo	508
Tipo de produto	Porca deslizante