


## Porca deslizante em T Peça em bruto, Medida nominal das ranhuras em T: 8mm

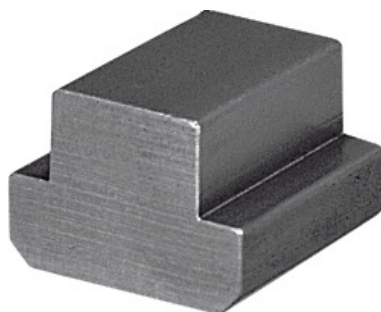

### Dados do pedido

Número do pedido	375320 8
GTIN	4020772084516
Classe de artigo	35A

### Descrição

**Utilização:**

Para a produção de porcas deslizantes com roscas anormais.

**Norma:**

**DIN 508**

**Material:**

Aço temperado, não endurecido (= peça em bruto, sem rosca).

**Instrução:**

Capacidade total de carga apenas quando aparafusado ao longo **de todo** o comprimento da rosca.

### Descrição técnica

Altura da pedra	10 mm
Largura a	7,7 mm
Medida nominal das ranhuras em T	8 mm
Largura e	13 mm
Altura k	6 mm

Tipo	508
Tipo de produto	Porca deslizante