


## Porca deslizante solta retificada para ajustar, Medida da ranhura b1 da máquina: 18mm

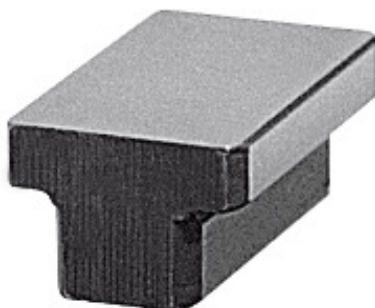

### Dados do pedido

Número do pedido	375375 18
GTIN	4020772071868
Classe de artigo	35A

### Descrição

#### Modelo:

Retificação exata para o invólucro, resultando em tempos de alinhamento curtos para dispositivos de fixação, tornos e cabeçotes de divisão que devem ser alinhados paralelamente às ranhuras da mesa das máquinas-ferramentas. Isto elimina a necessidade de um comparador.

#### Utilização:

Estas porcas deslizantes soltas são empurradas lateralmente nas ranhuras após o alinhamento grosseiro do dispositivo. **Ao transportar o dispositivo, nenhuma porca deslizante saliente em baixo irá interferir e a mesa da máquina não pode ser danificada.** Para as máquinas Pro são suficientes 2 ou 4 unidades para fixação dupla.

#### Norma:

**DIN 6323**

#### Material:

Aço C 15, temperado por cementação.

### Descrição técnica

Medida da ranhura b <sub>1</sub> da máquina	18 mm
Comprimento	32 mm
Medida da ranhura b <sub>2</sub> do dispositivo	20 mm

Altura H <sub>1</sub>	5,5 mm
Altura H	14 mm
Tipo	6323
Tipo de produto	Porca deslizante