


## Bloco deslizante plano retificado, Medida da ranhura b1 da máquina e do dispositivo: 18mm

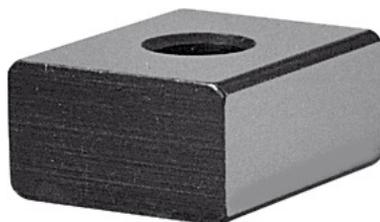

### Dados do pedido

Número do pedido	375370 18
GTIN	4020772071738
Classe de artigo	35A

### Descrição

#### Modelo:

Retificação exata para o invólucro, resultando em tempos de alinhamento curtos para dispositivos de fixação, tornos e cabeçotes de divisão que devem ser alinhados paralelamente às ranhuras da mesa das máquinas-ferramentas. Isto elimina a necessidade de um comparador.

#### Utilização:

As porcas deslizantes planas são **úteis quando um dispositivo é utilizado sempre numa máquina com a mesma largura de ranhura.**

#### Material:

Aço C 15, temperado por cementação.

#### Precisão:

**Medida b = ajuste h6.**

### Descrição técnica

para parafusos DIN 84, DIN 912	M6×16
Comprimento	22 mm
Medida da ranhura b <sub>1</sub> da máquina e do dispositivo	18 mm
Altura H	10 mm
Tipo	6322B
Tipo de produto	Porca deslizante

