


Bloco deslizante plano retificado, Medida da ranhura b1 da máquina e do dispositivo: 20mm

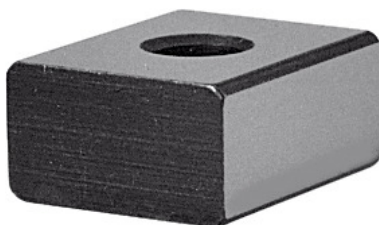

Dados do pedido

Número do pedido	375370 20
GTIN	4020772071745
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Retificação exata para o invólucro, resultando em tempos de alinhamento curtos para dispositivos de fixação, tornos e cabeçotes de divisão que devem ser alinhados paralelamente às ranhuras da mesa das máquinas-ferramentas. Isto elimina a necessidade de um comparador.

Utilização:

As porcas deslizantes planas são **úteis quando um dispositivo é utilizado sempre numa máquina com a mesma largura de ranhura.**

Material:

Aço C 15, temperado por cementação.

Precisão:

Medida b = ajuste h6.

Descrição técnica

Comprimento	22 mm
para parafusos DIN 84, DIN 912	M6x16
Medida da ranhura b ₁ da máquina e do dispositivo	20 mm
Altura H	10 mm
Tipo	6322B
Tipo de produto	Porca deslizante

