


Porca alta, Rosca: M6

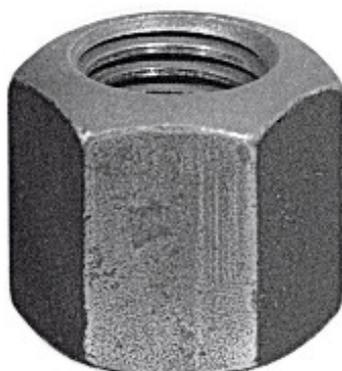

Dados do pedido

Número do pedido	375385 M6
GTIN	4020772082369
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Porca alta (= 1,5 d de altura) com uma extremidade plana para suportar as anilhas n.º 375340 e uma extremidade esférica para suportar as arruelas cónicas n.º 375355 D ou n.º 375360 G.

Norma:

DIN 6330 B

Material:

Aço temperado, força 10.

Descrição técnica

Comprimento total	9 mm
Tamanho da chave SW	10 mm
Medida entre vértices e	11,05 mm
Rosca	M6
Tipo	6330B
Tipo de produto	Porca

