


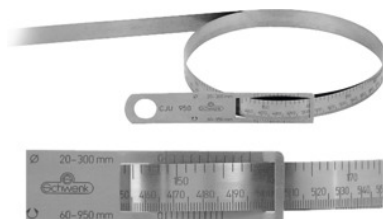

Fita métrica de aço para a circunferência e Ø, perímetro máximo da faixa de medição: 950mm



Dados do pedido

Número do pedido	465680 950
GTIN	2050001061775
Classe de artigo	46R

Descrição

Modelo:

Fita métrica de aço **CJU** para medir circunferência externa e Ø em componente cilíndrico. O aço para mola está escalonado a laser na frente com 2 graduações para circunferência e Ø. Intervalo entre traços de medição 1 mm. **Leitura de nónio 0,1 mm.** Limites de erro do escalonamento escala de acordo com a norma DIN 866.

Instrução:

Fitas métricas C com leitura de 0,05 mm e fitas métricas com revestimento preto a pedido. Modelo estacionário CJU a pedido.

Descrição técnica

Faixa de medição para perímetro	60 - 950 mm
Faixa de medição para Ø	20 - 300 mm
Largura da fita	16 mm
Leitura	0,1 mm
Espessura da fita	0,2 mm
Calibração	G2
Tipo de produto	Fita métrica

Prestações de serviços

CalibraçãoCircómetro comprimento máximo 1000

026280 1000