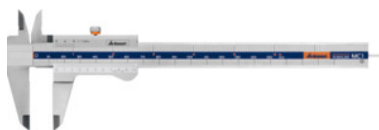


**Garant****Paquímetro Nónio 1/50, Faixa de medição: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	410105 150
GTIN	4045197578242
Classe de artigo	40Z

**Descrição****Versão:**

Peças de leitura antirreflexo cromado mate.

Escala fina e de alto contraste.

Parafuso de bloqueio em cima.

Corrediça ergonomicamente otimizada. Leitura melhorada graças à escala codificada por cores.

Superfícies de medição finamente esmeriladas.

**Acessórios especiais:**

Tabela de roscas n.º 412180 para a parte de trás do paquímetro.

**Descrição técnica**

Leitura	0,02 mm
embalagem	Estojo
Calibração	A1
Comprimento do bico	40 mm
Faixa de medição	0 - 150 mm
Divisão	1/50 mm
Divisão	1/128 polegada
Leitura comutável	mm/polegada
Norma	ISO 13385
medidor de profundidade	Ø 1,6

## Ficha de dados

Medidor de profundidade disponível	sim
Desvio de medição E MPE	$\pm 0,03$ mm
Bloqueio	Parafuso de bloqueio superior
Tecnologia de medição	analógico
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetro universal