


HOLEX

**Manga abrasiva (A) grão 150 fino, Ø do casquilho×largura do casquilho:
60X30**

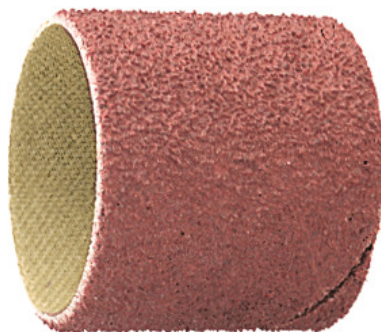

Dados do pedido

Número do pedido	553740 60X30
GTIN	4045197240460
Classe de artigo	52E

Descrição

Versão:

O casquilho de lixa é mantido no lugar pela dilatação do corpo de borracha a altas velocidades. O casquilho pode ser utilizado em toda a sua largura, é antideslizante e rápido e fácil de substituir (basta rodar para cima/para baixo na direção da ranhura). Apenas compatível com sistemas de suporte de casquilhos de lixa com lixação de superfície.

Em material resistente a rasgos, com aglomerado total de resina sintética, com uma longa vida útil e boa aderência do grão. Não é adequado para utilização com óleos de arrefecimento.

Corindo normal (A).

Utilização:

Os casquilhos de lixa são usados principalmente para trabalhos de retificação de superfícies que requerem mais processamento do material, mesmo nas arestas.

Indicado para:

Suporte de casquilhos de lixa n.º 553600.

Descrição técnica

Ø do casquilho	60 mm
Largura do casquilho	30 mm

Granulometria	150
Grau de finura	fino
Abrasivo	Corindo normal
Abreviatura abrasivo	A
Forma do casquilho	cilíndrico
Tipo de produto	Manga abrasiva

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 55 HRC	condicionalmente adequado		
INOX	condicionalmente adequado		
GG(G)	condicionalmente adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Suporte de manga abrasiva com fenda, eixo - 6 mm Ø da cabeça x comprimento da cabeça 60X30

553600 60X30