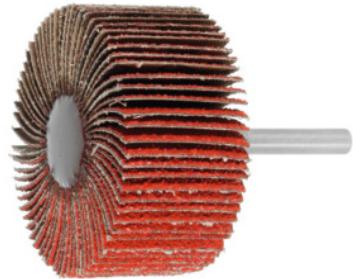


Garant**Lixas de lamelas (CER), Grão 60, Ø da cabeça×largura da cabeça: 40X15****Dados do pedido**

Número do pedido	554150 40X15
GTIN	4045197882271
Classe de artigo	51E

Descrição**Versão:**

Disposição das lâminas em leque em torno do eixo da ferramenta.

Lâminas de lixa recobertas com **grão de cerâmica (CER)**.

Utilização:

Principalmente para trabalhos de retificação de precisão e polimento em raios maiores no fabrico de ferramentas e moldes, assim como no fabrico de recipientes e aparelhos. As lâminas de lixa adaptam-se aos contornos da peça de trabalho.

Descrição técnica

Granulometria	60
n.º de rotações recomendado	12000 r,p,m,
Largura da cabeça	15 mm
n.º máximo de rotações	19100 r,p,m,
Ø da cabeça	40 mm
Ø da haste	6 mm
Abrasivo	Grão de cerâmica (CER)

Abreviatura abrasivo	Cerâmica
Atributo do nome do produto	Grão 60
Tipo de produto	Lixas de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	Código ISO
Aço < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Madeira	adequado		
seco	adequado		