


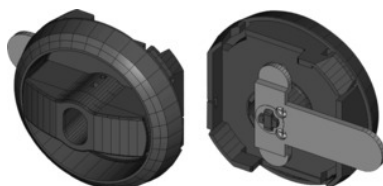

Pega de concha 379-010-2 sem inserção



Dados do pedido

Número do pedido	914180
GTIN	2050000977589
Classe de artigo	93B

Descrição

Modelo:

Lingueta de fechadura para fecho de 1 ou 3 pontos, 68 mm de comprimento, 55/22 mm de largura, curso da alavanca de fecho de 90°.

Indicado para:

Armários de armazém n.º 947300 – 947805 (com portas batentes), porta do armário de apoio n.º 942950 e todos os **armários com portas batentes do grupo de produtos 95**.

Exceto: Não para gaveta e caixa de monitor dos armários para computador n.º 951100 – 951635, (casquilho n.º 914203) e não para armários de portas deslizantes do grupo de produtos 95 (pega com trinco rotativo n.º 914170).

Material fornecido:

Pega com trinco rotativo completa com lingueta de fechadura. **Atenção:** Os insertos de encaixe são inseridos diretamente nestas pegas com trinco rotativo, sem um casquilho de fecho adicional.

Descrição técnica

Possibilidade de montagem de inserto de encaixe para sistemas de fecho HO	sim
Comprimento da lingueta da fechadura (bloqueio no armário)	68 mm
Curso da alavanca de bloqueio	90 grau
para mobiliário industrial até ao ano de fabricação	Meados de 2008

indicado para	Armários de portas de batente do grupo de produtos 95
Largura da lingueta da fechadura central	16 mm
indicado para fecho de ponto	para fecho de 1 ou 3 pontos
Possibilidade de montagem direta por encaixe do inserto de encaixe	sim
Possibilidade de troca do inserto de encaixe	sim
Largura da lingueta da fechadura (bloqueio no armário)	22 mm
para mobiliário industrial a partir do ano de fabricação	Meados de 2000
Fornecimento sem inserto de encaixe	sim
Material da pega em concha	Plástico
Comprimento da lingueta da fechadura central	55 mm
Cor da pega em concha	antracite
Tipo de produto	Pega em concha