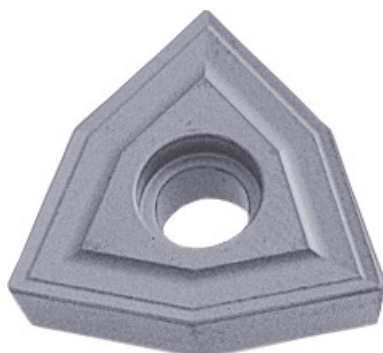


**Pastilha de corte reversível KOMET® Unisix®, BK7935, Designação do tipo W29: 18-010****Dados do pedido**

Número do pedido	236910 18-010
GTIN	4047109288614
Classe de artigo	24T

**Descrição****Indicado para:**

N.º 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Nota:**

Os valores de referência de aplicação indicados referem-se à KUB Trigon®.

**Descrição técnica**

Avanço f em aço < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/U
Designação	18-010
Código ISO da pastilha de corte reversível	WOEX 040304
Número de trocas/cortes	3
Tipo	BK7935
Tipo	INOX
Óleo de corte	HM
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para furar

## Dados de utilizador

	Adequabilidade	V <sub>c</sub>	Código ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adequado		
máximo a molhado	adequado		
seco	condicionalmente adequado		