


## Pinça de aperto ER HP com vedação e bicos de pulverização, ER 25, Ø de fixação nominal d: 6mm

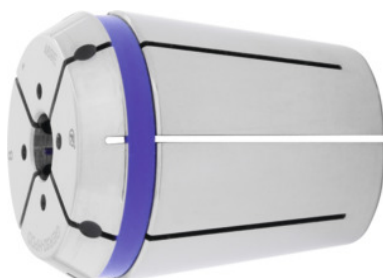

### Dados do pedido

Número do pedido	309375 6
GTIN	2050001765413
Classe de artigo	33F

### Descrição

#### Modelo:

**Concentricidade do sistema** e precisão de repetição **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), em combinação com mandril FAHRION CENTRO P.

**Proteção contra corrosão:** Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

#### Vantagem:

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

#### Indicado para:

Mandril de pinça de aperto ER de precisão CENTRO P.

#### Instrução:

- **Concentricidade ótima apenas quando usado no torno CENTRO P.**
- **Área de aperto h10 (apenas medida nominal).**

Com **vedação** para refrigeração interna (até 60 bar) e **bicos de pulverização**. **Semelhante a ISO 15488-A.**

### Descrição técnica

Ø de fixação nominal d	6 mm
Alojamento	ER 25

Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	$\leq 2 \mu\text{m}$
Tipo	429 E
$\varnothing$ exterior D	25,7 mm
Comprimento total L	34 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto