


## Pinça de aperto ER HP com vedação, ER 25, Ø de fixação nominal d: 7mm

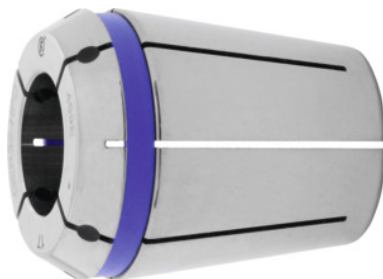

### Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 309374 7      |
| GTIN             | 2050001765017 |
| Classe de artigo | 33F           |

### Descrição

**Modelo:**

**Concentricidade do sistema** e precisão de repetição **3 µm** (3×D, máximo = 50 mm), em combinação com mandril FAHRION CENTRO P.

**Proteção contra corrosão:** Bucha de aperto totalmente revestida com FAHRION Protect, incluindo as superfícies funcionais.

**Vantagem:**

O revestimento aumenta a vida útil da pinça de aperto, assegura o seu pleno funcionamento e precisão.

**Indicado para:**

Mandril de pinça de aperto ER de precisão CENTRO P.

**Instrução:**

- **Concentricidade ótima apenas quando usado no torno CENTRO P.**
- **Área de aperto h10 (apenas medida nominal).**

Com **vedação** para refrigeração interna (até 60 bar). **Semelhante a ISO 15488-A.**

### Descrição técnica

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Ø de fixação nominal d | 7 mm        |
| Alojamento             | ER 25       |
| Norma                  | ISO 15488-A |

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Concentricidade     | ≤ 2 μm          |
| Tipo                | 429 E           |
| Ø exterior D        | 25,7 mm         |
| Comprimento total L | 34 mm           |
| Tipo de produto     | Pinça de aperto |