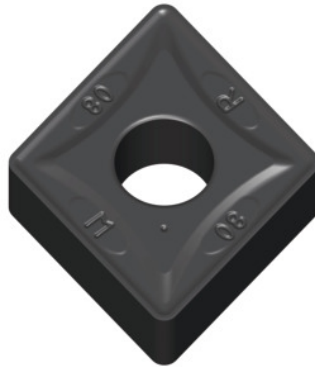


**Pastilha de corte reversível por torneamento CNMG 160612, para desbaste,
Tipo: HB7210-1****Dados do pedido**

Número do pedido	250336 HB7210-1
GTIN	4062406058975
Classe de artigo	21G

Descrição técnica

Velocidade de corte v_c aplicação principal	100 - 450 m/min
Condição de corte	ligeiramente interrompido
Raio do canto	1,2 mm
Quebra-aperas	GG
Avanço f	0,32 - 0,8 mm/U
Profundidade de corte a_p	0,4 - 6,5 mm
Tipo	HB7210-1
Óleo de corte	HM
Aplicação principal	K
Atribuição de acabamento/desbaste	Desbaste
Revestimento	TiCN

Código ISO da pastilha de corte reversível	CNMG 160612
Número de trocas/cortes	4
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear