


Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca forma cilíndrica, HSK-A 63, Rosca M × comprimento L1: M12X25

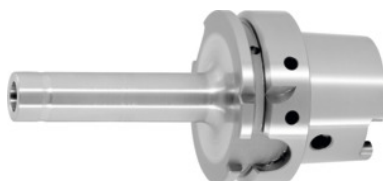

Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 307042 M12X25 |
| GTIN | 4045197706959 |
| Classe de artigo | 31A |

Descrição

Modelo:

Design cilíndrico.

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Utilização:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Acessórios especiais:

Extensão n.º 301358, redução n.º 301359, tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Instrução:

Alojamentos ou extensões de metal duro para fresas de rosca n.º 301374 – 301379 e n.º 301361 – 301368.

Descrição técnica

| | |
|---------------------------------|---------|
| Projeção medida A | 51 mm |
| L ₂ | 5 mm |
| Comprimento útil L ₁ | 25 mm |
| Rosca M | M12×25 |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Ø do furo D ₁ | 12,5 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Alojamento | HSK-A 63 |
| Norma de alojamento | DIN 69893 |
| Norma de alojamento | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Qualidade de balanceamento G com n.º rotações | G 2,5 a 25000 min ⁻¹ |
| Concentricidade | ≤ 3 μm |
| Estratégia de maquinagem | HSC |
| Tipo de produto | Alojamento para fresa de rosca |