


Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca forma cilíndrica, HSK-A 63, Rosca M × comprimento L1: M10X25

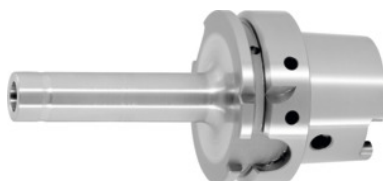

Dados do pedido

Número do pedido	307042 M10X25
GTIN	4045197706911
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:

Design cilíndrico.

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Utilização:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Acessórios especiais:

Extensão n.º 301358, redução n.º 301359, tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

Instrução:

Alojamentos ou extensões de metal duro para fresas de rosca n.º 301374 – 301379 e n.º 301361 – 301368.

Descrição técnica

Comprimento útil L ₁	25 mm
Rosca M	M10×25
Ø D ₂	18 mm
L ₂	5 mm
Projeção medida A	51 mm
Ø do furo D ₁	10,5 mm

Alojamento	HSK-A 63
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca