


## Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca forma cilíndrica, HSK-A 63, Rosca M × comprimento L1: M10X100

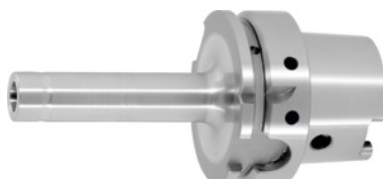

### Dados do pedido

Número do pedido	307042 M10X100
GTIN	4045197706935
Classe de artigo	31A

### Descrição

**Modelo:**

Design cilíndrico.

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

**Utilização:**

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

**Acessórios especiais:**

Extensão n.º 301358, redução n.º 301359, tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

**Instrução:**

Alojamentos ou extensões de metal duro para fresas de rosca n.º 301374 – 301379 e n.º 301361 – 301368.

### Descrição técnica

L <sub>2</sub>	5 mm
Comprimento útil L <sub>1</sub>	100 mm
Rosca M	M10×100
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Projeção medida A	126 mm
Ø do furo D <sub>1</sub>	10,5 mm

Alojamento	HSK-A 63
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca