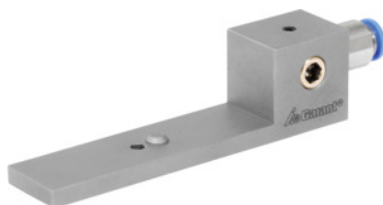


**Garant****Kit de echipare ulterioară eco, Lățimea cozii b: 25mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 317900 25     |
| GTIN               | 4045197716729 |
| Clasa articolului  | 31V           |

**Descriere****Execuție:**

- Pentru transferul lichidului de răcire către cuțitul de strunjit pentru sistemul eco și cuțitul de strung pentru canelare.
- Recomandat pentru suport din oțel AXA cu schimbare rapidă Cod 318100 și suport de scule Cod 316120 – 316160.
- Alimentarea are loc prin intermediul unui bransament pentru furtun pe stânga, pe dreapta sau de partea dorsală.

**Livrare:**

Șuruburi de închidere și cuplaj rapid (G 1/8 inch) pentru bransamentul cu furtun cu Ø exterior 6 mm. Lungime cuplaj 17,4 mm.

**Descriere tehnică**

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Lățimea cozii b                       | 25 mm     |
| Lungimea totală L <sub>1</sub>        | 109 mm    |
| Pentru înălțimea cozii H <sub>1</sub> | 25 mm     |
| Înălțimea totală H                    | 32 mm     |
| Lungime L <sub>2</sub>                | 25 mm     |
| Răcire interioară                     | da        |
| Tip produs                            | Portcuțit |

