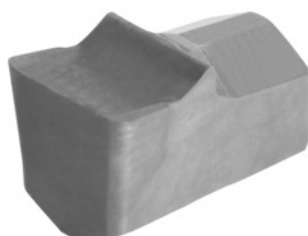


Garant**Plăcuță de retezare neutră, HU9215, Lățime de canelare w: 6,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273296 6,0
GTIN	4062406085841
Clasa articolului	21H

Descriere**Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Descriere tehnică

Strat de acoperire	neacoperit
Lățime de canelare w	6 mm
Materialul sculei	Carbura
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,17 mm/rot
Rază la colț	0,3 mm
Aplicația principală	K
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HU9215
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	P
GG(G)	recomandat	100 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		