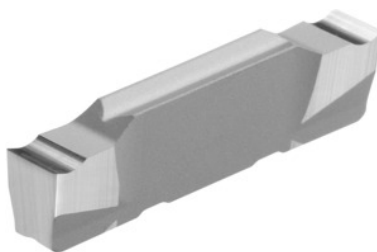


Garant**Plăcuță de retezare dreapta 10°, HU7310, Lățime de canelare w: 2,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273678 2,5
GTIN	4045197716668
Clasa articolului	21L

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2,5 mm
Toleranță lățime de canelare w	±0,03 mm
Avans f	0,06 - 0,17 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	N
Aplicație secundară	Ti
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU7310
Rază la colț R	0,05 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Profil plăcuțe amovibile	pe dreapta

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	350 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	350 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		