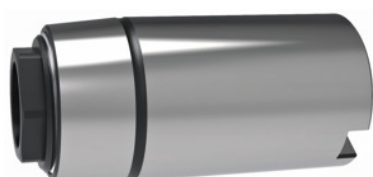


Garant**Adaptor Cap portcuțit / Bucșă elastică ER, Ø dornului d1: 27mm****Date comandă**

Numărul de comandă	301113 27
GTIN	4062406099046
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Găurire, suprafață de contact șlefuită la îmbinare și la scaunul bucșei elastice ER, corp exterior superfinisat, pentru concentricitate și echilibrare optime. Pentru o lungime activă cât mai scurtă, cu piuliță de strângere la interior (opțional, se poate folosi cu șaibă de etanșare). Șurub de fixare cu orificiu pentru răcirea interioară.

Aplicație:

Soluția extrem de flexibilă și de rentabilă face o prindere cu bucșă elastică din orice portsculă pentru freze cu alezaj.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere ER (interioară), șurub de fixare.

Accesorii opționale:

Șaibe de etanșare Cod 309630; 309635.

Notă:

Piuliță de strângere compatibilă Cod 309621.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	94 mm
Ø exterior D	60 mm
Pentru bucșe elastice tip ER	32
Standard	DIN 6357
Concentricitate	≤ 3 μm

Răcire interioară	da
Tip produs	Suport bucsă elastică

Accesorii

Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 7 mm	309635 7
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d SATZ mm	309635 SATZ
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 17 mm	309635 17
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 19 mm	309635 19
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 14 mm	309635 14
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 20 mm	309635 20
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 3 mm	309635 3
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 5 mm	309635 5
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 4 mm	309635 4
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 15 mm	309635 15
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 16 mm	309635 16
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 12 mm	309635 12
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 10 mm	309635 10
Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bucsă elastică tip ER Ø de prindere d 11 mm	309635 11

Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bușă elastică tip ER Ø de prindere d 18 mm

309635 18

Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bușă elastică tip ER Ø de prindere d 13 mm

309635 13

Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bușă elastică tip ER Ø de prindere d 6 mm

309635 6

Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bușă elastică tip ER Ø de prindere d 9 mm

309635 9

Șaibă de etanșare pentru piulițe pentru bușă elastică tip ER Ø de prindere d 8 mm

309635 8