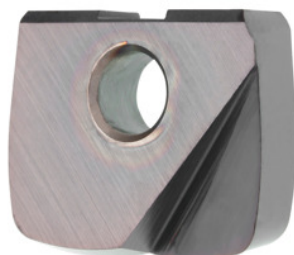


Garant**Plăcuță de frezare amovibilă Ø 16 mm tronconic, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	212772 ALU
GTIN	4062406103156
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Valori de referință detaliate găsiți în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

· **Precizia razei, a concentricității și precizie la schimbare: $\pm 0,015$ mm.**

Avans f_z în aluminiu cu aşchii scurte: 0,16 mm

Categorie: HU7810

Descriere tehnică

Tip	ALU
Categorie	HU7810
Rază la colț	1 mm
Materialul sculei	Carbura
Rază Wiper axial	35 mm
Rază Wiper radial	70 mm
Raza la colț R_1	1 mm
Lungimea tăişului L_c	8 mm

Avans f_z în aluminiu cu așchii scurte	0,16 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare