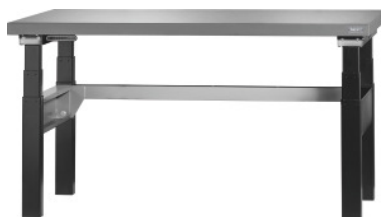


Garant

Stație de lucru reglabilă electric pe înălțime Capacitate portantă max. 250 / 200 kg, blat Eluplan de culoare închisă, Tip: 1500

**Date comandă**

Numărul de comandă	920301 1500
GTIN	4062406119782
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Soclu cu unitate de ridicare cu distanțări transversale laterale și posterioare în scopul stabilizării. Placă 50 mm grosime din Eluplan închis. Masă de lucru **fără** panouri laterale de glisare, montarea în serie nu e posibilă.

Culoare:

Picioare reglabile pe înălțime, în negru, bare transversale în antracit 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Recomandare:

Activități ușoare de montaj pentru lucrul șezând sau în picioare.

Notă:

Datorită forței portante maxime, trebuie folosite doar carcase mobile. Evitați montarea carcaselor sub blatul de lucru. Alte componente reduc corespunzător capacitatea portantă. Complet montat la livrare.

Descriere tehnică

Forță portantă maximă	250 kg
Adâncime	750 mm
Greutate	101 kg
Material masă lucru	Eluplan închis

Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Capacitate portantă la solicitare permanentă	250 kg
Panou de comandă cu ecran și funcție Memory	da
Interval de reglare pe înălțime (muchia superioară a blatului de lucru) de la – până la	610 - 1200 mm
Lățime	1500 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
ComfortClose	nu
Viteza cursei	38 mm/s
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	250 kg
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V
Grosimea materialului	1 mm
Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	50 mm
Tip produs	Masa de lucru