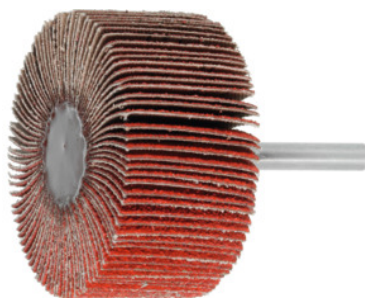


**Garant**

**Șlefuitoare în evantai (CER), Granulație 80, Ø capului × lățimea capului:  
20X20mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	554160 20X20
GTIN	4062406123901
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.  
Lamele de șlefuit **acoperite cu granulație ceramică (A)**.

**Aplicație:**

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

**Descriere tehnică**

Granulație	80
Turație maximă	38200 min <sup>-1</sup>
Ø cozii	6 mm
Turație recomandată	20000 min <sup>-1</sup>
Lățimea capului	20 mm
Ø cap	20 mm
Material abraziv	Granulație ceramică (CER)

Prescurtare pentru material abraziv	Ceramică
Caracteristici nume produs	Granulație 80
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		