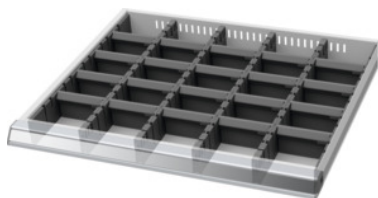


Garant GRIDLINE

**Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×16G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 75/3****Date comandă**

Numărul de comandă	950220 75/3
GTIN	4062406193270
Clasa articolului	9GB

**Descriere****Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×16G.

**Adaptat pentru:**

Sertare 20×16G.

**Conținut:**

Set de bare de margine Cod 951560: 1 × Ref. 75

Bare despărțitoare cu fante Cod 951510: 4 × Ref. 75

Perete despărțitor demontabil Cod 951741: 20 × Ref. 75

**Descriere tehnică**

Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	75 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	400 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×16
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20
recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	16

Înălțime	50 mm
Greutate	0,88 kg
Caracteristici nume produs	20×16G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

## Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 16G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951560 75
Bare perforate de separare, adâncime 16G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951510 75
Pereți despărțitori demontabili, lățime 4G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951741 75