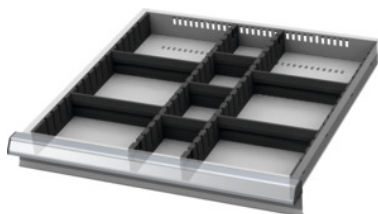


Garant **GRIDLINE****Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori, 20×20G, Înălțime frontală a sertarului / tip: 75/3****Date comandă**

Numărul de comandă	950320 75/3
GTIN	4062406151980
Clasa articolului	9GB

**Descriere****Execuție:**

Bare de margine, bare perforate de separație și pereți despărțitori din plastic. Barele perforate de separație sunt prinse sigur în trecerile din sertar. Pereții despărțitori sunt introduși în barele perforate de separație.

Elementul de compartimentare umple un întreg sertar de 20×20G.

**Adaptat pentru:**

Sertare 20×20G.

**Conținut:**

Set de bare de margine Cod 951570: 1 × Ref. 75

Bare despărțitoare cu fante Cod 951520: 2 × Ref. 75

Perete despărțitor demontabil 4G Cod 951741: 3 × Ref. 75

Perete despărțitor demontabil 8G Cod 951781: 4 × Ref. 75

**Descriere tehnică**

Înălțime	50 mm
Recomandată pentru sertare cu lățimea utilă	500 mm
Recomandat pentru sertare cu înălțimi frontale	75 mm
Recomandată pentru sertare cu adâncimea utilă	500 mm
recomandat pentru sertare cu lățimea utilă în G	20

recomandat pentru sertare cu adâncimea utilă în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Greutate	0,648 kg
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Perete despărțitor sertare

## Accesorii

Bare de margine perforate, set de 2 bucăți, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951570 75
Pereți despărțitori demontabili, lățime 8G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951781 75
Pereți despărțitori demontabili, lățime 4G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951741 75
Bare perforate de separare, adâncime 20G Recomandat pentru înălțimea frontală a sertarelor 75 mm	951520 75