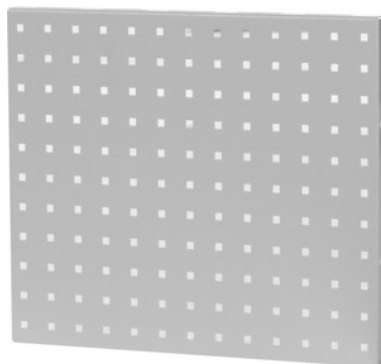


Garant GRIDLINE

Panou perforat ESD pentru brațul rotitor, Tip: 1**Date comandă**

Numărul de comandă	972144 1
GTIN	4062406167530
Clasa articolului	9GW

Descriere**Execuție:**

Din tablă robustă de oțel, îndoită, înclinare până la 45°. Posibilitate de montare pe coloana de susținere, atât în treimea inferioară, cât și în treimea superioară.

Adaptat pentru :

Pentru montarea pe brațul rabatabil Cod 972140.

Culoare:

Gri deschis asemănător cu RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere ESD.**

Notă:

Toate piesele din plastic (de ex. capacele de acoperire) și mânerul sunt neconductibile pentru ESD.

Izolație electrică: EGB/ESD

Înălțime: 420 mm

Lățime: 481 mm

Descriere tehnică

Lățime	481 mm
Înălțime	420 mm
Execuția panoului perforat	unilateral

Grosimea materialului	1 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Perete perforat