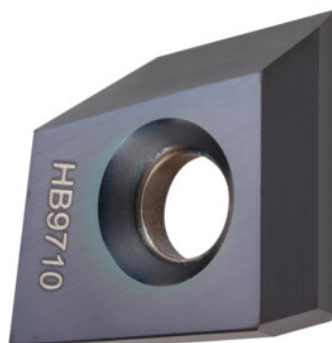


Garant
BGHX 15L5 PCTR, HB9710, Tip: GG


Date comandă

Numărul de comandă	214547 GG
GTIN	4045197762108
Clasa articolului	21B

Descriere

Aplicație:

Pentru suprafețe cu rugozitate sub $R_z 3\mu\text{m}$. Numai prelucrare uscată.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 1 \times D / a_p = 3 \text{ mm}$, $a_{p \text{ max}} = 5 \text{ mm}$.

Avans f_z per dinte: 0,2 mm

Descriere tehnică

Tip	GG
Avans f_z per dinte	0,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BGHX 15L5 PCTR
Categorie	HB9710
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
GG(G)	recomandat	220 m/min	K
Uscat	recomandat		