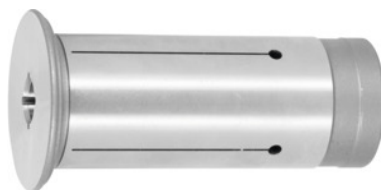


**Garant****Bucșe intermediare crestate cu răcire cu răcire, Ø 32 mm, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	302175 10
GTIN	4045197763266
Clasa articolului	31G

**Descriere****Execuție:**

**Cu fante pentru canale de răcire.**

**Aplicație:**

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul maxim de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate  $\pm 5 \mu\text{m}$  (precizie a sistemului la  $3 \times D$ ).
- Concentricitate  $\pm 2 \mu\text{m}$  (pentru reducere).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

**Adaptat pentru:**

Mandrină hidraulică cu Ø de strângere de 32 mm.

**Descriere tehnică**

Ø D	32 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	10 mm
Lungimea totală L	63,5 mm
Caracteristici nume produs	Ø 32 mm
Concentricitate sistem	5 $\mu\text{m}$

Tip produs

Adaptor de reducere