


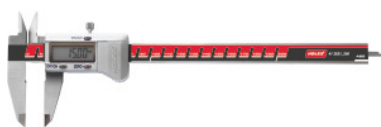

## Șubler digital ABS, Domeniu de măsurare: 200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	412821 200
GTIN	4045197770257
Clasa articolului	42A

### Descriere

#### Execuție:

Afișaj digital mare, cu contrast puternic. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Șubler digital cu **riglă gradată absolută**, nu este necesară repunerea la zero. Sistemul electronic se oprește automat după cca 5 minute și pornește printr-o simplă împingere.

- **Precizie extrem de mare datorită scalei din sticlă.**
- **Sistemul electronic este decuplat de la carcasă și asamblat direct pe partea culisantă. Forța de măsurare este transmisă direct pe brațul de măsurare. Astfel, șublerul se distinge printr-o rată de eroare scăzută și o durabilitate mai bună.**
- **Cu carcasă metalică robustă.**

#### Livrare:

Inclusiv baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Decuplare automată	da
Lungimea ciocului	50 mm
Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Citire	0,0005 inch
Materialul carcasei	Metal
Standard	ISO 13385
Citire	0,01 mm

Citire comutabilă	mm / inch
Tijă adâncime existentă	da
Calibrarea	A1
Asigurare valoare măsurată	Reglare unică a punctului zero
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412230
Șurub pentru suport de măsurător de adâncime	412236