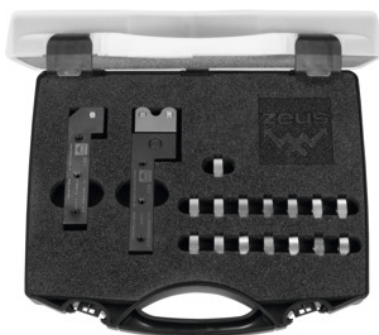


**Set de suporturi pentru randalinare, Mărime coadă / plăcuță: 25mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 290025 25     |
| GTIN               | 4030741656866 |
| Clasa articolului  | 29H           |

**Descriere****Conținut:**

Câte 1 suport pentru randalinare Cod 290000 și Cod 290010: Ref. 25

Câte 3 randaline Cod 290161: Ref. 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5

Câte 1 randalină Cod 290176 și Cod 290181: Ref. 25×8/0,8; 25×8/1,0; 25×8/1,5

**Descriere tehnică**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Direcție de tăiere       | Stânga și dreapta |
| Pentru profil randalinat | RGV30° 1×GE30°    |
| Pentru profil randalinat | RAA 2×AA          |
| Pentru profil randalinat | RGV30° 1×GE30°    |
| Pentru profil randalinat | RBL 1×BR          |
| Pentru profil randalinat | RBR 1×BL          |
| Pentru profil randalinat | RGV30° 1×GE30°    |
| Pentru profil randalinat | RBL 2×BR          |
| Pentru profil randalinat | RBR 2×BL          |

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Pentru profil randalinat | RGE30° BL/BR30°     |
| Pentru profil randalinat | RGE45° BL/BR45°     |
| Tip produs               | Sculă de randalinat |

## Accesorii

|  |                 |
|--|-----------------|
| Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 25X8/1,0 mm | 290161 25X8/1,0 |
| Suport pentru randalinare Universal Mărime coadă 25 mm                   | 290010 25       |
| Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 25X8/1,0 mm | 290176 25X8/1,0 |
| Randalină PM Ø moletă d1 × lățime moletă b / pas de divizare 25X8/1,0 mm | 290181 25X8/1,0 |