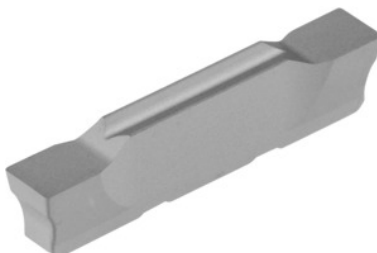


**Garant****Disc de gravare Neprelucrat - blank, HU7310, Lățime de canelare w: 2,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273696 2,2
GTIN	4045197578952
Clasa articolului	21L

**Descriere****Aplicație:**

Pentru profilarea formelor dorite.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	2,2 mm
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	N
Aplicație secundară	Ti
Categorie	HU7310
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
--	----------------------------	----------------------	----------------

## Fișă de date

Alu Termo Pl	recomandat	350 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	350 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		