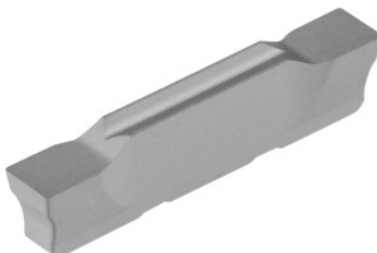


Garant**Disc de gravare Neprelucrat - blank, HU7310, Lățime de canelare w: 5,2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273696 5,2
GTIN	4045197578990
Clasa articolului	21L

Descriere**Aplicație:**

Pentru profilarea formelor dorite.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	5,2 mm
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperit
Aplicația principală	N
Aplicație secundară	Ti
Categorie	HU7310
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
--	----------------------------	----------------------	----------------

Fișă de date

Alu Termo Pl	recomandat	350 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	350 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		