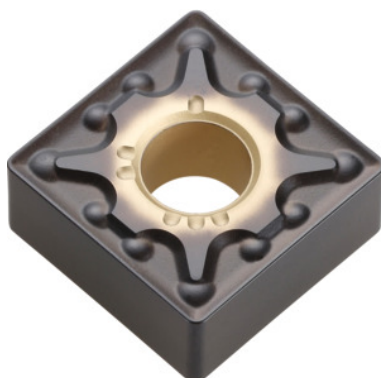


Garant
SNMG 120404, Categorie: HB7010-1


Date comandă

Numărul de comandă	251222 HB7010-1
GTIN	4045197780034
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 120404 HB7010-1 Rază la colț: 0,4 mm
 Categorie: HB7010-1
 Sfărâmător de așchii: SM
 Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 6 mm
 Avans f : 0,15 - 0,5 mm/rot
 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 440 m/min

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,5 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 440 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 6 mm

Categorie	HB7010-1
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120404
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire