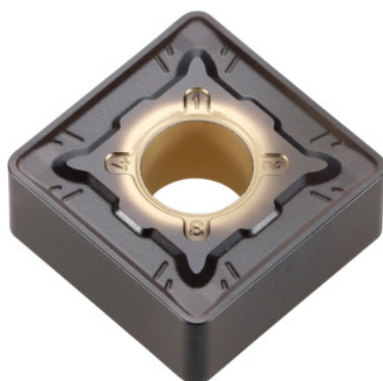


**Garant****SNMG 190624, Categorie: HB7010-1**

## Date comandă

Numărul de comandă	251338 HB7010-1
GTIN	4045197780157
Clasa articolului	21G

## Descriere

SNMG 190624 HB7010-1 Rază la colț: 2,4 mm

Categorie: HB7010-1

Sfărâmător de așchii: SG

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 9 mm

Avans  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 100 - 375 m/min

## Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Rază la colț	2,4 mm
Categorie	HB7010-1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	100 - 375 m/min
Avans $f$	0,25 - 0,8 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 9 mm
Sfărâmător de așchii	SG

Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 190624
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire