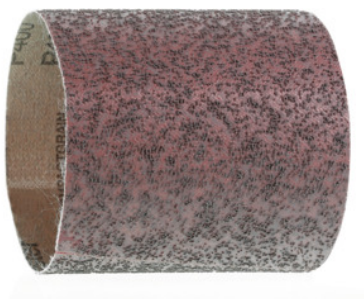


**Minibandă de șlefuit Ø 90×100 mm, KK770J, Granulație: 320****Date comandă**

Numărul de comandă	568556 320
GTIN	4018875275580
Clasa articolului	56V

**Descriere****Execuție:**

**Granulația compactă** este un compozit alcătuit din numeroase granulații de corindon. Datorită eliberării constante de noi granule de șlefuit, se obțin **rezultate constante de șlefuire** și o durabilitate îndelungată. Pentru **șlefuirea fină a oțelurilor înalt aliate, oțelurilor crom-nichel, aliajelor de titan etc.**

Minibenzi de șlefuit Ø 90×100 mm (289×100 mm).

**Aplicație:**

Pe mașini de șlefuire a suprafețelor și de satinat cu cilindri de prindere Cod 568570 – 568577 (Ø gaură 19 mm). Turație maximă 5000 min<sup>-1</sup>.

Presărarea rară necesită o presiune de lucru mai redusă, o uzură uniformă.

Conținut de fier, sulf și clor: < 0,1 %

**Descriere tehnică**

Granulație	320
Ø bandă de șlefuit	90 mm
Lățime bandă de șlefuit	100 mm
Material abraziv	Corindon
Prescurtare pentru material abraziv	A

Conținut de fier, sulf și clor	< 0,1 %
Denumirea producătorului	KK770J
Mașină acționată	Mașină de satinat
Turație maximă	5000 min <sup>-1</sup>
Tip produs	Bandă de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	indicat în anumite condiții		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
CuZn	indicat în anumite condiții		
Lăcuit	recomandat		
Uscat	recomandat		

### Accesorii

Cilindru de atașare Ø 90×100 mm Tip AIR	568580 AIR
Cilindru de atașare Ø 90×100 mm Tip AIR	568575 AIR
Cilindru de atașare Ø 90×100 mm Tip SOFT	568580 SOFT
Cilindru de atașare Ø 90×100 mm Tip HARD	568580 HARD