


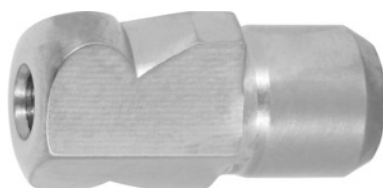

## Bolțuri de prindere forma D Oțel superior aplatizat, Ø D: 10 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	370047 10
GTIN	2050001885333
Clasa articolului	37K

### Descriere

#### Execuție:

Oțel superior rectificat și colsterizat®.

#### Aplicație:

Poziționarea pieselor cu dimensiuni potrivite.

Toleranțele la distanțele între găuri pot fi înlăturate.

Ø exterior  $d_{n6}$ : 7 mm

Lungime 1: 7 mm

Lungimea gulerului  $L_2$ : 10 mm

Filet M: M 3

### Descriere tehnică

Filet M	M 3
Ø exterior D	10 mm
Lungimea gulerului $L_2$	10 mm
Lungime 1	7 mm
Ø exterior $d_{n6}$	7 mm