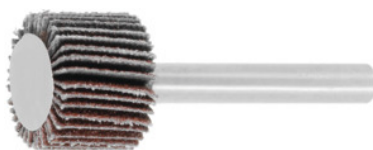


HOLEX**Șlefuitoare în evantai (A), Granulație 80, Ø cap x lățimea capului: 20X15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554200 20X15
GTIN	4045197803290
Clasa articolului	52E

Descriere**Execuție:**

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.
Lamele de șlefuit **acoperite cu corindon normal (A)**.

Aplicație:

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

Descriere tehnică

Ø cap	20 mm
Ø cozii	6 mm
Turație maximă	38200 min ⁻¹
Granulație	80
Lățimea capului	15 mm
Turație recomandată	20000 min ⁻¹
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Granulație 80
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		