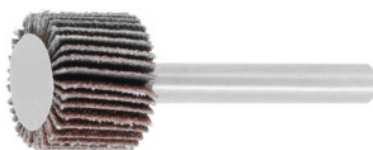


**HOLEX****Șlefuitoare în evantai (A), Granulație 240, Ø capxlățimea capului: 20X10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	554500 20X10
GTIN	4045197803467
Clasa articolului	52E

**Descriere****Execuție:**

Dispunere în evantai a lamelelor în jurul axului sculei.  
Lamele de șlefuit **acoperite cu corindon normal (A)**.

**Aplicație:**

Preponderent pentru șlefuirea fină și lustruirea pe raze mai mari la execuția sculelor și matrițelor, în producția containelor și a aparatelor. Lamelele abrazive se mulează pe contururile piesei.

**Descriere tehnică**

Ø cozii	3 mm
Turație recomandată	20000 min <sup>-1</sup>
Lățimea capului	10 mm
Ø cap	20 mm
Granulație	240
Turație maximă	28000 min <sup>-1</sup>
Material abraziv	Granulație abrazivă din corindon (A)
Prescurtare pentru material abraziv	A
Caracteristici nume produs	Granulație 240
Tip produs	Șlefuitoare în evantai

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Uscat	recomandat		