


## Grătar de siguranță din lemn, cu peri, cu 1×teșitură și 2 profiluri oblice / laturi late, Lățime 100 cm, Lungimea grătarului: 150cm

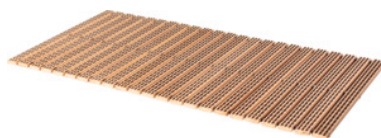

### Date comandă

Numărul de comandă	964875 150
GTIN	
Clasa articolului	96C

### Descriere

#### Execuție:

Grătar de siguranță din lemn, din șipci stabile, striate, din lemn de fag, cu peri. Peri din nailon negru extrem de rezistent. Conectarea stinghiilor cu cablu de oțel inoxidabil, 3 mm grosime. Închiderile și capacele de acoperire sunt din alamă. Picioarele elastice cauciucate din NBR împiedică alunecarea grătarului din lemn și asigură un confort ridicat la pășire. Perii asigură o stabilitate mai mare și o curățare optimă, de pildă la încălțăminte profilată de protecție.

**Înălțime:** cca 35 mm

**greutate:** cca 13,5 kg/m<sup>2</sup>

**Standard:** Testate la rezistența la alunecare (R12) și la spațiul de deplasare (V10) de către MPI – Materialprüfung und Entwicklung GmbH & Co. KG.

#### Profil oblic:

Teșitură suplimentară pelaturile late ale grătarului.

#### Teșitură:

Teșitură suplimentară pelaturile lungi ale grătarului în unghi de 45°.

### Descriere tehnică

Greutate	24 kg
Lungimea grătarului	150 cm
Denumirea producătorului	Grătar din lemn
Caracteristici nume produs	Lățime 100 cm
Lățimea grătarului	100 cm

Tip produs

Grătar din lemn